


品番：EA948CC-3

品名：M8 雌ねじクランプレバー(シルバーグレー)

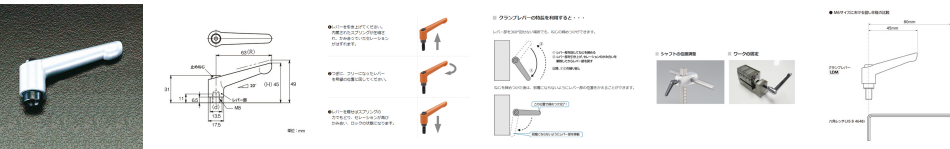

販売価格	1,220円(税抜)／1,342円(税込)		
カタログ価格	1,220円(税抜)／1,342円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/19 22:34現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	鍋屋バイテック(NBK)	型番	LDF-8-SG
用途	シャフトの位置調整、ワークの固定に	ねじサイズ	M8(ピッチ:1)
サイズ	R:63mm、H:45mm、d:13.5mm	歯数	24
最大荷重	180N	最大締付力	10kN
重量	73g	カラー	シルバー
材質	レバー:亜鉛ダイカスト(静電塗装) ねじ:SUM22L(四三酸化鉄皮膜) 止めねじ:スチール(四三酸化鉄皮膜) スプリング:ステンレス鋼線またはSWPB		

雌ねじタイプのクランプレバー
レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装
ねじを締めつけた後は、邪魔にならないようにレバー部の位置をかえることができます。
<工具レス化による作業効率アップ> クランプレバーを使用することで、レンチやスパナなど、ねじを操作するための工具が不要になり作業効率がアップ！ 装置の段取り替えなど、ネジを頻繁に操作する箇所に効果的！
<装置の省スペース化> 一般的な工具より、回し半径が小さくねじの操作をするためのスペースを削減できます。

<クランプレバーとは>

クランプレバーとは、工具を使用せず、レバーを回してねじを効率的に締めつけたり、ゆるめたりするための機械要素部品です。

レバー部を引き上げることで、ねじ部とのセレーションのかみ合いが解除され、フリー（レバー部を回してもねじ部が回らない）状態になるため、狭いスペースでも操作が可能なのが最大の特長です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.