
 


品番：EA948CC-35

品名：M12 雌ねじクランプレバー(シルバー)

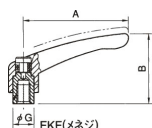

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,210円(税抜) / 1,331円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 1,210円(税抜) / 1,331円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 4 (2026/04/30 17:45現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1211ページ                      |      |   |



#### 仕様

|             |                                 |       |                                 |
|-------------|---------------------------------|-------|---------------------------------|
| メーカー        | イマオコーポレーション                     | 型番    | FKF12-SV                        |
| ねじサイズ       | M12×17                          | レバー長さ | 95mm                            |
| 高さ          | 63mm                            | 歯数    | 24                              |
| 規格(適応工具の呼び) | (-)ドライバー:(-)7<br>ヘキサロピュラ穴:(T27) | 材質    | レバー:亜鉛ダイカスト、<br>ねじ:スチール(SUM22L) |
| 質量          | 210g                            |       |                                 |

亜鉛ダイカスト製で、指にフィットするエコノミータイプ

クランピングポジションを変えずに、位置を安全で便利な方向に調整できます。

狭い場所でもレバーをセットできますので、取付けスペースの節約になります。

RoHS対応品

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.