


品番：EA948CD-111

品名：M6 x10mm 雄ねじクランプ°レバ- (ステンレスジ / クロ-ム)



販売価格	2,210円 (税抜) / 2,431円 (税込)		
カタログ価格	2,210円 (税抜) / 2,431円 (税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/04/11 16:44現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1211ページ		

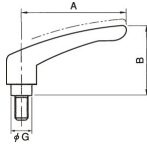

ねじサイズ	ねじ長さ	ねじ径	ねじピッチ	ねじ種類
M6	10	6	1.0	雄ねじ



仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	FKR6x10-CR-SUS
ねじサイズ	M6×10	レバー長さ	40mm
高さ	31mm	規格(適応工具の呼び)	(-)ドライバー:(-)5.5 ヘキサロピュラ穴:No.20(T20)
ねじ締付力	回し半径:30mm 許容荷重:215N 許容締付力:4.3kN	材質	レバー:亜鉛ダイカスト(クロムメッキ)、 ねじ:SUS303(ステンレススチール)
質量	40g		
マイナス溝とヘキサロピュラ穴の複合溝形状			
RoHS対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.