


品番：EA948CD-115

品名：M6 x30mm 雄ねじクランプ°レバ- (ステンレスジ° / クロ-ム)



販売価格	2,200円 (税抜) / 2,420円 (税込)		
カタログ価格	2,200円 (税抜) / 2,420円 (税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2025/07/18 05:49現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1259ページ		

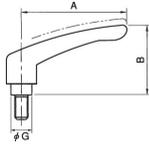

ねじ締付力
ねじ径: M6
ねじ長さ: 30mm
ねじ締付力: 215N
ねじ締付力: 4.3kN



#### 仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	FKR6x30-CR-SUS
ねじサイズ	M6×30	レバー長さ	40mm
高さ	31mm	規格(適応工具の呼び)	(-)ドライバー: (-)5.5 ヘキサロピュラ穴: No.20(T20)
ねじ締付力	回し半径: 30mm 許容荷重: 215N 許容締付力: 4.3kN	材質	レバー: 亜鉛ダイカスト(クロムメッキ)、 ねじ: SUS303 (ステンレススチール)
質量	45g		
マイナス溝とヘキサロピュラ穴の複合溝形状			
RoHS対応品			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.