


品番：EA948CD-121

品名：M8 x15mm 雄ねじクランプ°レバ- (ステンレスジ / クロ-ム)

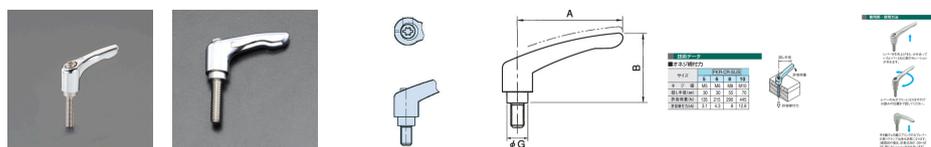

販売価格	2,830円 (税抜) / 3,113円 (税込)		
カタログ価格	2,830円 (税抜) / 3,113円 (税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2025/07/18 05:49現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1259ページ		



仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	FKR8x15-CR-SUS
ねじサイズ	M8×15	レバー長さ	65mm
高さ	42.5mm	規格(適応工具の呼び)	(-)ドライバー: (-)5.5 ヘキサロピュラ穴: No.20(T20)
ねじ締付力	回し半径: 55mm 許容荷重: 290N 許容締付力: 8kN	材質	レバー: 亜鉛ダイカスト(クロムメッキ)、 ねじ: SUS303 (ステンレススチール)
質量	100g		
マイナス溝とヘキサロピュラ穴の複合溝形状			
RoHS対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226 (代表)

© 2018 ESCO Co., Ltd.