


品番 : EA948CD-122

品名 : M8 x20mm 雄ねじケランフ<sup>®</sup>レバー-(ステンレスネジ / クロ-ム)



販売価格	2,840円(税抜) / 3,124円(税込)		
カタログ価格	2,840円(税抜) / 3,124円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2026/02/23 06:31現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1211ページ		

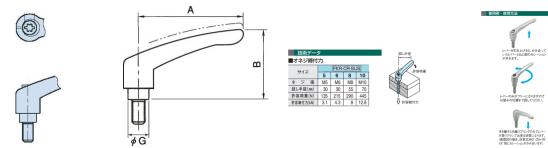

## 仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	FKR8x20-CR-SUS
ねじサイズ	M8×20	レバー長さ	65mm
高さ	42.5mm	規格(適応工具の呼び)	(-)ドライバー:(-)5.5 ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)
ねじ締付力	回し半径:55mm 許容荷重:290N 許容締付力:8kN	材質	レバー:亜鉛ダイカスト(クロムメッキ) ねじ:SUS303(ステンレススチール)
質量	101g		
マイナス溝とヘクサロビュラ穴の複合溝形状			
RoHS対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.