


品番：EA948CD-124

品名：M8 x30mm 雄ねじクランプ°レバ- (ステンレスジ / クロ-ム)



販売価格	2,840円 (税抜) / 3,124円 (税込)		
カタログ価格	2,840円 (税抜) / 3,124円 (税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/11 16:44現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1211ページ		

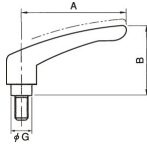

ねじ径	ねじ長さ	ねじピッチ	ねじ規格
M8	30	1.5	JIS B 0202



仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	FKR8x30-CR-SUS
ねじサイズ	M8×30	レバー長さ	65mm
高さ	42.5mm	規格(適応工具の呼び)	(-)ドライバー:(-)5.5 ヘキサロピュラ穴:No.20(T20)
ねじ締付力	回し半径:55mm 許容荷重:290N 許容締付力:8kN	材質	レバー:亜鉛ダイカスト(クロムメッキ)、 ねじ:SUS303(ステンレススチール)
質量	103g		
マイナス溝とヘキサロピュラ穴の複合溝形状			
RoHS対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.