


品番：EA948CD-131

品名：M10x20mm 雄ねじクランプレバー-(ステンレスジ/クロム)

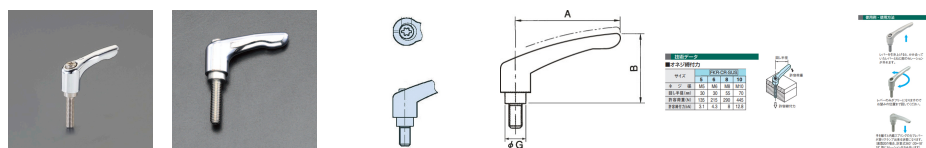

販売価格	3,150円(税抜) / 3,465円(税込)		
カタログ価格	3,150円(税抜) / 3,465円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/04/11 16:45現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1211ページ		



仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	FKR10x20-CR-SUS
ねじサイズ	M10×20	レバー長さ	80mm
高さ	54.5mm	規格(適応工具の呼び)	(-)ドライバー:(-)5.5 ヘキサロピュラ穴:No.20(T20)
ねじ締付力	回し半径:70mm 許容荷重:445N 許容締付力:12.8kN	材質	レバー:亜鉛ダイカスト(クロムメッキ)、 ねじ:SUS303(ステンレススチール)
質量	150g		
マイナス溝とヘキサロピュラ穴の複合溝形状			
RoHS対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.