 




品番：EA948DA-25

品名：M8 軽荷重ボールプランジャー

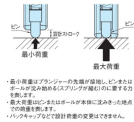

販売価格	380円(税抜) / 418円(税込)		
カタログ価格	380円(税抜) / 418円(税込)		
在庫数	最新在庫: 38 (2026/06/29 00:54現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1214ページ		

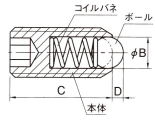

・最小荷重はプランジャーの先端が接触し、ボールはコイルバネの弾力に反力を受け、ボールが穴の底面に押し込まれる状態を指します。
・最大荷重は、ボールが穴の底面に押し込まれ、コイルバネの弾力に反力を受け、ボールが穴の底面に押し込まれる状態を指します。
・パッケージは必ず目視検査のうえでお使いください。

仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	BST8A
用途	しゅう動部の位置決め用に(軽荷重用)	ねじサイズ	M8
本体長さ	18mm	ボール径	5mm
荷重(最小～最大)	15～30N	取付け方法	ねじ込み
レンチ穴	六角	耐熱温度	100℃
材質	本体:スチール(SUM22L)、 コイルバネ:SWPA ボール:スチール(HRC50～60)	質量	4g

レバー・ノブ・ワーク・治具の位置決め、ピラーのストッパー、プレス機械の下金型(送り抜き)などに

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.