 




品番：EA948DA-26

品名：M10 軽荷重ボールプランジャー

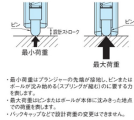

販売価格	420円(税抜) / 462円(税込)		
カタログ価格	420円(税抜) / 462円(税込)		
在庫数	最新在庫: 58 (2026/06/29 00:54現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1214ページ		

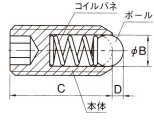

・最小荷重はプランジャーの先端が接触し、ボールはボール穴の底面とスプリングが接触している状態に達するまでです。
・最大荷重は、ボールがボール穴の底面とスプリングの両方に接触している状態に達するまでです。
・プランジャースプリングは自己加熱の心配はありません。

仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	BST10A
用途	しゅう動部の位置決め用に(軽荷重用)	ねじサイズ	M10
本体長さ	23	ボール径	6
荷重(最小～最大)	20～35N	取付け方法	ねじ込み
レンチ穴	六角	耐熱温度	100℃
材質	本体:スチール(SUM22L)、 コイルバネ:SWPA ボール:スチール(HRC50～60)	質量	8g

レバー・ノブ・ワーク・治具の位置決め、ピラーのストッパー、プレス機械の下金型(送り抜き)などに

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.