 
 



品番：EA948DA-29

品名：M20 軽荷重ボールプランジャー



販売価格	1,170円(税抜) / 1,287円(税込)		
カタログ価格	1,170円(税抜) / 1,287円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/04/12 03:36現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1214ページ		

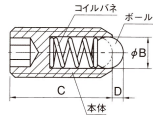

・最小荷重はプランジャーの先端が接触し、ボールはコイルバネの弾力に反力を受けてワークを押し上げる力に相当します。
・最大荷重は、ボールがワークホルダの底面に接触し、コイルバネの弾力に反力を受けてワークを押し上げる力に相当します。
・プランジャは必ず目視検査の必要があります。

仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	BST20A
用途	しゅう動部の位置決め用に(軽荷重用)	ねじサイズ	M20
本体長さ	43mm	ボール径	12mm
荷重(最小~最大)	80~160N	取付け方法	ねじ込み
レンチ穴	六角	耐熱温度	100℃
材質	本体:スチール(SUM22L)、 コイルバネ:SWPA ボール:スチール(HRC50~60)	質量	64g

レバー・ノブ・ワーク・治具の位置決め、ピラーのストッパー、プレス機械の下金型(送り抜き)などに

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.