


品番：EA948DA-31

品名：M3 重荷重ボールプランジャー

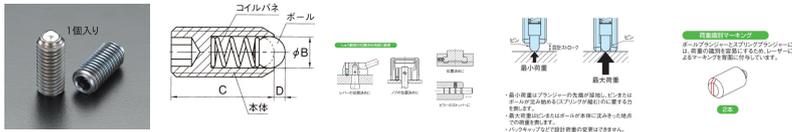

|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 440円(税抜) / 484円(税込)           |      |   |
| カタログ価格  | 440円(税抜) / 484円(税込)           |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 23 (2026/03/23 19:49現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1214ページ                       |      |   |



### 仕様

|           |  |       |        |
|-----------|--|-------|--------|
| メーカー      | イマオコーポレーション  | 型番    | BSTH3A |
| 用途        | しゅう動部の位置決め用に(重荷重用)                                   | ねじサイズ | M3     |
| 本体長さ      | 9mm  | ボール径  | 1.5mm  |
| 荷重(最小～最大) | 5～7N   | 取付け方法 | ねじ込み   |
| レンチ穴      | 六角   | 耐熱温度  | 100℃   |
| 材質        | 本体:スチール(SUM22L)、<br>コイルバネ:SWPA<br>ボール:スチール(HRC50～60) | 質量    | 0.2g   |

レバー・ノブ・ワーク・治具の位置決め、ピラーのストッパー、プレス機械の下金型(送り抜き)などに

製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。(2本ライン)

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.