 



品番：EA948DA-36

品名：M10 重荷重ボールプランジャー



販売価格	475円(税抜) / 523円(税込)		
カタログ価格	475円(税抜) / 523円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/03/23 21:22現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1214ページ		

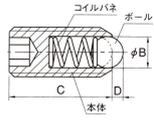

商品に付くマーク

※、本製品の仕様書に記載されているマークには、必ずマークを記載する必要があります。

ES

仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	BSTH10A
用途	しゅう動部の位置決め用に(重荷重用)	ねじサイズ	M10
本体長さ	23mm	ボール径	6mm
荷重(最小～最大)	66～100N	取付け方法	ねじ込み
レンチ穴	六角	耐熱温度	100℃
材質	本体:スチール(SUM22L)、 コイルバネ:SWPA ボール:スチール(HRC50～60)	質量	8g

レバー・ノブ・ワーク・治具の位置決め、ピラーのストッパー、プレス機械の下金型(送り抜き)などに

製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。(2本ライン)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.