


品番 : EA948DA-39

品名 : M20 重荷重ボールプランジャー



販売価格	1,690円(税抜) / 1,859円(税込)		
カタログ価格	1,690円(税抜) / 1,859円(税込)		
在庫数	最新在庫: 14 (2025/12/16 05:51現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1261ページ		

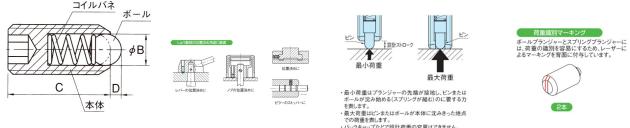

仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	BSTH20A
用途	しゅう動部の位置決め用に(重荷重用)	ねじサイズ	M20
本体長さ	43mm	ボール径	12mm
荷重(最小～最大)	115～40N	取付け方法	ねじ込み
レンチ穴	六角	耐熱温度	100°C
材質	本体:スチール(SUM22L) コイルバネ:SWPA ボール:スチール(HRC50～60)	質量	64g
レバー・ノブ・ワーク・治具の位置決め、ピラーのストッパー、プレス機械の下金型(送り抜き)などに			
製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。(2本ライン)			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.