 
 



品番：EA948DA-54

品名：M8 中荷重ショートプランジャー



販売価格	400円(税抜) / 440円(税込)		
カタログ価格	400円(税抜) / 440円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/06/29 00:54現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1214ページ		

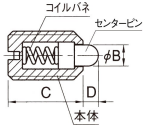

※最小荷重はプランジャーの先端が接触し、ピンがはみ出る前の状態で測定します。  
※最大荷重はピンがはみ出る直前の状態で測定します。  
※圧入作業の際は必ず安全眼鏡を着用してください。

### 仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	SPL8
用途	突き出し、位置決め用(中荷重用)	ねじサイズ	M8
本体長さ	16mm	センターピン径	4mm
荷重(最小~最大)	15~30N	取付け方法	ねじ込み
レンチ穴	マイナス	耐熱温度	100℃
材質	本体:スチール(SUM22L)、 コイルバネ:SWPA センターピン:スチール(HRC50~60)	質量	4g

全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。

先端側から位置調整ができるため、プレス・金型などのストッパー・突き出し・位置決めに最適です。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.