 
 



品番：EA948DA-58

品名：M20 中荷重ショートプランジャー



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,130円(税抜) / 1,243円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,130円(税抜) / 1,243円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 12 (2026/03/07 22:14現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1214ページ | | |

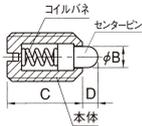

※最小荷重はプランジャーの先端が接触し、ピンがはみ出る前の状態での測定値です。
※最大荷重はピンがはみ出る直前の状態での測定値です。
※バネの寿命は使用条件により異なります。

仕様

| | | | |
|-----------|---|---------|-------|
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | SPL20 |
| 用途 | 突き出し、位置決め用(中荷重用) | ねじサイズ | M20 |
| 本体長さ | 30mm | センターピン径 | 10mm |
| 荷重(最小～最大) | 60～120N | 取付け方法 | ねじ込み |
| レンチ穴 | マイナス | 耐熱温度 | 100℃ |
| 材質 | 本体:スチール(SUM22L)、 コイルバネ:SWPA センターピン:スチール(HRC50～60) | 質量 | 46g |

全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。

先端側から位置調整ができるため、プレス・金型などのストッパー・突き出し・位置決めに最適です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.