


品番：EA948DA-61

品名：M3 中荷重スプリングプランジャー

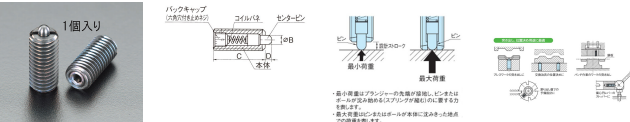

販売価格	755円(税抜)／831円(税込)		
カタログ価格	755円(税抜)／831円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/03/07 19:08現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1215ページ		



仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	PL3
ねじサイズ	M3	用途	突き出し、位置決め用に(中荷重用)
本体長さ	10mm	センターピン径	1mm
荷重(最小～最大)	0.5～3N	取付方法	ねじ込み
レンチ穴	六角/専用	耐熱温度	100℃
材質	本体:SUM22L(四三酸化鉄皮膜) コイルバネ:SWPA センターピン:SUM22L(HRC56～60)	質量	0.35g

先端側から位置調整ができるため、プレス・金型などのストッパー・突き出し・位置決めに最適です。