


品番 : EA948DA-62

品名 : M4 中荷重スプリングプランジャー



販売価格	730円(税抜)／803円(税込)		
カタログ価格	730円(税抜)／803円(税込)		
在庫数	最新在庫: 14 (2025/12/17 11:27現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1261ページ		

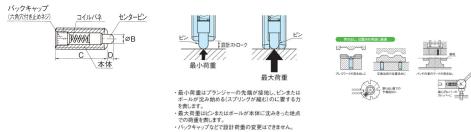

仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	PL4
ねじサイズ	M4	用途	突き出し、位置決め用に(中荷重用)
本体長さ	15mm	センターピン径	1.5mm
荷重(最小～最大)	5～16N	取付方法	ねじ込み
レンチ穴	六角/専用	耐熱温度	100°C
材質	本体:SUM22L(四三酸化鉄皮膜) コイルばね:SWPA センターピン:SUM22L(HRC56～60)	質量	0.8g

先端側から位置調整ができるため、プレス・金型などのストップバー・突き出し・位置決めに最適です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.