


品番：EA948DA-63

品名：M5 中荷重スプリングプランジャー



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 620円(税抜) / 682円(税込) | | |
| カタログ価格 | 620円(税抜) / 682円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 22 (2026/03/07 20:44現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1215ページ | | |

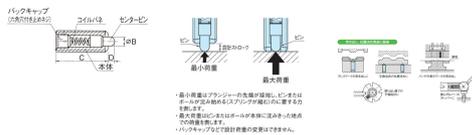

仕様

| | | | |
|-----------|---|---------|------------------|
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | PL5 |
| ねじサイズ | M5 | 用途 | 突き出し、位置決め用(中荷重用) |
| 本体長さ | 18mm | センターピン径 | 2.4mm |
| 荷重(最小～最大) | 6～20N | 取付方法 | ねじ込み |
| レンチ穴 | 六角/専用 | 耐熱温度 | 100℃ |
| 材質 | 本体:SUM22L(四三酸化鉄皮膜) コイルバネ:SWPA センターピン:SUM22L(HRC56～60) | 質量 | 1.3g |

先端側から位置調整ができるため、プレス・金型などのストッパー・突き出し・位置決めに最適です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.