 

 


品番 : EA948DA-72

品名：M5 軽荷重スプリングプランジャー

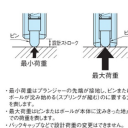

販売価格	740円(税抜)／ 814円(税込)		
カタログ価格	740円(税抜)／814円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/07 20:44現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1215ページ		



仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	ZN5
ねじサイズ	M5	用途	突き出し、位置決め用に(軽荷重用)
本体長さ	18mm	センターピン径	2.4mm
荷重(最小～最大)	3～10N	取付方法	ねじ込み
レンチ穴	六角/専用	耐熱温度	90℃
材質	本体:SUM22L(四三酸化鉄皮膜) コイルバネ:SWPA センターピン:樹脂(ポリアセタール)	質量	1.3g

ポリアセタール製のセンターピンで、柔らかいワークに適しています。

先端側から位置調整ができるため、プレス・金型などのストッパー・突き出し・位置決めに最適です。

製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。(1本ライン)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.