

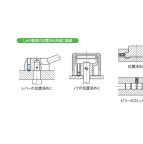


品番：EA948DB-54

品名：M6 重荷重ボールプランジャー

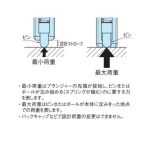

販売価格	1,180円(税抜) / 1,298円(税込)		
カタログ価格	1,180円(税抜) / 1,298円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/25 17:10現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1214ページ		

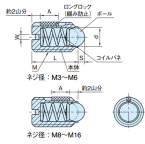

仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	LBSUH6
用途	しゅう動部の位置決め用(重荷重用)	ねじサイズ	M6
本体長さ	14mm	ボール径	3.5mm
荷重(最小~最大)	28~40N	モーメント	取付け:0.43N・m 取外し:0.21N・m
取付け方法	ねじ込み	レンチ穴	マイナス
耐熱温度	80℃	材質	本体:SUS303 コイルバネ:SUS301 ボール:SUS420(HRC55) ロングロック:ポリアミド
質量	1.5g		

【緩み防止機能(ロングロック)付】
振動に強い
抜きモーメントが高い
確実な位置決め
着脱回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。

レバー・ノブ・ワーク・治具の位置決め、ピラーのストッパー、プレス機械の下金型(送り抜き)などに

製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。(2本ライン)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.