 
 
 



品番：EA948DD-104

品名：M20x33mm[シングルナット]インデックスプランジヤー/樹脂製



販売価格	2,040円(税抜) / 2,244円(税込)		
カタログ価格	2,040円(税抜) / 2,244円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/12 10:31現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1215ページ		

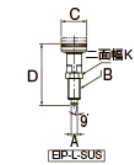

サイズ	最大荷重 (kg)	破壊荷重 (N)
M10	5	1000
M12	10	2000
M16	18	4000
M20	25	6000



※最小荷重は、インデックスプランジヤーの両端を固定し、中心に引っ張る状態で測定されています。
 ※破壊荷重は、中心に引っ張る状態で測定されています。
 ※インデックスプランジヤーは、使用後は必ず手で押さえて固定する必要があります。

仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	EIP20L-SUS
用途	位置決め時にノーズ操作が必要な場合に	ねじサイズ	M20
ノーズ径	10mm	ノブ径	31mm
全長	91mm	ナット	シングルナット
荷重(最小~最大)	17~40N	機械強度	最大締付トルク: 25N・m 破壊荷重: 6800N
取付方法	ねじ込み(スパナ)	使用温度	-30~130℃
材質	本体・ノブ・ロックナット: ポリアミド コイルバネ: SUS302 ノーズ: SUS303	質量	32g

軽量タイプ

鋳を嫌う場所に最適です。

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のインデックスプランジヤーです。

ノーズロック: ノブを引いた状態で90°回転させるとノーズを引いた状態で固定(ロック)できます。

RoHS対応品

※タップ穴に切り粉等がないか確認して取付けてください。

※本体六角部までねじ込んで使用する場合、タップ穴の面取り加工を施さなければ、最大接触面が得られます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.