 
 



品番：EA948DD-111

品名：M10x17mm[ダブルナット]インデックスプランジャー/樹脂製



販売価格	1,550円(税抜) / 1,705円(税込)		
カタログ価格	1,550円(税抜) / 1,705円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/13 02:17現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1215ページ		

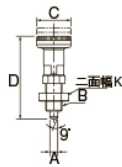

注意
 ・必ず樹脂製のものを扱います。
 ・鋭利な端部に注意です。
 ・作業時にニールを引込み位置に保持し、ロック解除時に必ずロック解除の動作を行います。
 ・ロック解除時に必ず90°回転させるとロック解除が完了します。

サイズ	最大締付トルク(N・m)	破壊荷重(N)
M10	6	1800
M12	10	2000
M16	18	4000
M20	25	6000



※必ず樹脂製のものを扱います。
 ・鋭利な端部に注意です。
 ・作業時にニールを引込み位置に保持し、ロック解除時に必ずロック解除の動作を行います。
 ・ロック解除時に必ず90°回転させるとロック解除が完了します。

仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	EIP10LW-SUS
用途	位置決め時にノーズ操作が必要な場合に	ねじサイズ	M10
ノーズ径	5mm	ノブ径	21mm
全長	51mm	ナット	ダブルナット
荷重(最小～最大)	6～15N	機械強度	最大締付トルク:6N・m 破壊荷重:1800N
取付方法	ねじ込み(スパナ)	使用温度	-30～130℃
材質	本体・ノブ・ロックナット:ポリアミド コイルバネ:SUS302 ノーズ:SUS303	質量	23g

軽量タイプ

鋳を嫌う場所に最適です。

ノブを引くとノーズが引込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のインデックスプランジャーです

ノーズロック:ノブを引いた状態で90°回転させるとノーズを引いた状態で固定(ロック)できます。

RoHS対応品

※タップ穴に切り粉等がないか確認して取付けてください。

※本体六角部までねじ込んで使用する場合、タップ穴の面取り加工を施さなければ、最大接触面が得られます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.