 
 
 



品番：EA948DD-112


品名：M12x20mm[ダブルナット]インデックスプランジャー/樹脂製



販売価格	1,800円(税抜) / 1,980円(税込)		
カタログ価格	1,800円(税抜) / 1,980円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/29 03:25現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1215ページ		

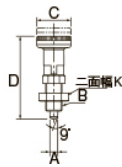

サイズ	最大締付トルク(N・m)	破壊荷重(N)
M10	5	1900
M12	10	2900
M16	18	4000
M20	25	4900

 

※最大締付トルクは、本製品の仕様書に記載の値を参考にしてください。  
 ※破壊荷重は、本製品の仕様書に記載の値を参考にしてください。  
 ※本製品の仕様書に記載の値は、試験結果に基づいた目安です。

仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	EIP12LW-SUS
用途	位置決め時にノーズ操作が必要な場合に	ねじサイズ	M12
ノーズ径	6mm	ノブ径	25mm
全長	61mm	ナット	ダブルナット
荷重(最小～最大)	8～21N	機械強度	最大締付トルク:10N・m 破壊荷重:2900N
取付方法	ねじ込み(スパナ)	使用温度	-30～130℃
材質	本体・ノブ・ロックナット:ポリアミド コイルバネ:SUS302 ノーズ:SUS303	質量	33g

軽量タイプ

鋳を嫌う場所に最適です。

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のインデックスプランジャーです

ノーズロック:ノブを引いた状態で90°回転させるとノーズを引いた状態で固定(ロック)できます。

RoHS対応品

※タップ穴に切り粉等がないか確認して取付けてください。

※本体六角部までねじ込んで使用する場合、タップ穴の面取り加工を施さなければ、最大接触面が得られます。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.