


品番：EA948DD-31


品名：M10x 5mm [ダブルナット]インデックスフランジヤ

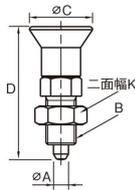

販売価格	1,710円(税抜) / 1,881円(税込)		
カタログ価格	1,710円(税抜) / 1,881円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2025/07/31 20:32現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1261ページ		



サイズ	許容せん断力(N)
6	212
8	377
10	589
12	848
16	1507
20	2385

 

仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	NDXNS10W
用途	位置決め時にノーズ操作が必要な場合に	ねじサイズ	M10
ノーズ径	5mm	ノブ径	21mm
全長	34.5mm	ナット	ダブルナット
荷重(最小～最大)	5～12N	ノーズ機械強度	許容せん断力:589N
取付方法	ねじ込(スパナ)	耐熱温度	80℃
材質	本体:SUM22L ノブ:ポリアミド コイルバネ:SUS301 ノーズ:SUM22L(HRC58～62)	質量	21g

ネジ部が短いショートタイプ

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を離すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のインデックスフランジヤです。

ネジ部に逃げ加工を施してあります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

