


品番：EA948DD-32

品名：M10x 5mm [ダブルナット]インデックスフランジヤ

 


販売価格	1,570円(税抜) / 1,727円(税込)		
カタログ価格	1,570円(税抜) / 1,727円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/11 15:24現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1215ページ		

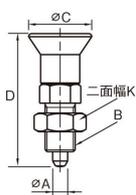

特徴
・ノズにヒートシールド加工を施し、溶け込み防止と耐熱性を向上させ、手作業による位置決め解除が容易です。
・内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のインデックスフランジヤです。
・ネジ部に逃げ加工を施してあります。

サイズ	許容せん断力(N)
6	212
8	377
10	592
12	848
16	1507
20	2355



仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	NDXNS12W
用途	位置決め時にノズ操作が必要な場合に	ねじサイズ	M12
ノズ径	6mm	ノブ径	25mm
全長	41.7mm	ナット	ダブルナット
荷重(最小～最大)	6～14N	ノズ機械強度	許容せん断力:848N
取付方法	ねじ込(スパナ)	耐熱温度	80℃
材質	本体:SUM22L ノブ:ポリアミド コイルバネ:SUS301 ノズ:SUM22L(HRC58～62)	質量	32g

ネジ部が短いショートタイプ

ノブを引くとノズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を離すとノズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のインデックスフランジヤです。

ネジ部に逃げ加工を施してあります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

