


品番：EA948DD-33

品名：M16x 8mm [ダブルナット]インデックスフランジヤ

 


販売価格	2,040円(税抜) / 2,244円(税込)		
カタログ価格	2,040円(税抜) / 2,244円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/29 00:55現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1215ページ		

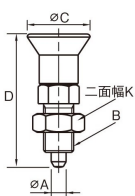

特徴
・ノズルにネジを引込み位置決め解除
・解除後は手で手を離すとノズルは
内蔵スプリングによって元の状態に戻る
・多岐に逃げ加工を施してあります。

サイズ	許容せん断力(N)
6	212
8	377
10	592
12	848
16	1507
20	2355



仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	NDXNS16W
用途	位置決め時にノズル操作が必要な場合に	ねじサイズ	M16
ノズル径	8mm	ノブ径	33mm
全長	54mm	ナット	ダブルナット
荷重(最小～最大)	14～28N	ノズル機械強度	許容せん断力:1507N
取付方法	ねじ込(スパナ)	耐熱温度	80℃
材質	本体:SUM22L ノブ:ポリアミド コイルバネ:SUS301 ノズル:SUM22L(HRC58～62)	質量	71g

ネジ部が短いショートタイプ

ノブを引くとノズルが引込み位置決め解除が簡単にでき、手を離すとノズルは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のインデックスフランジヤです。

ネジ部に逃げ加工を施してあります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

