


品番：EA948DD-34

品名：M20x10mm [ダブルナット]インデックスプランジャー

 


販売価格	3,020円(税抜) / 3,322円(税込)		
カタログ価格	3,020円(税抜) / 3,322円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/28 23:45現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1215ページ		

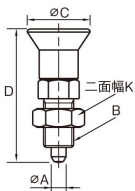

特徴
・メスねじのノーズが引込み位置決め解除時に、手で押さえることで内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のインデックスプランジャーです。
・ネジ部に逃げ加工を施してあります。

サイズ	許容せん断力(N)
6	212
8	377
10	592
12	848
16	1507
20	2355



仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	NDXNS20W
用途	位置決め時にノーズ操作が必要な場合に	ねじサイズ	M20
ノーズ径	10mm	ノブ径	33mm
全長	61mm	ナット	ダブルナット
荷重(最小～最大)	15～32N	ノーズ機械強度	許容せん断力:2355N
取付方法	ねじ込(スパナ)	耐熱温度	80℃
材質	本体:SUM22L ノブ:ポリアミド コイルバネ:SUS301 ノーズ:SUM22L(HRC58～62)	質量	116g

ネジ部が短いショートタイプ

ノブを引くとノーズが引込み位置決め解除が簡単にでき、手を離すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のインデックスプランジャーです。

ネジ部に逃げ加工を施してあります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

