



品番：EA948DD-34


品名：M20x10mm [ダブルナット]インデックスプランジャー

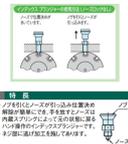

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 3,020円(税抜) / 3,322円(税込) | | |
| カタログ価格 | 3,020円(税抜) / 3,322円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/04/11 15:24現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1215ページ | | |

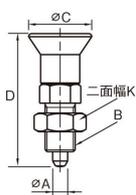

| サイズ | 許容せん断力(N) |
|-----|-----------|
| 6 | 212 |
| 8 | 377 |
| 10 | 592 |
| 12 | 848 |
| 16 | 1507 |
| 20 | 2355 |

 

仕様

| | | | |
|-----------|--|--------|--------------|
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | NDXNS20W |
| 用途 | 位置決め時にノズ操作が必要な場合に | ねじサイズ | M20 |
| ノズ径 | 10mm | ノブ径 | 33mm |
| 全長 | 61mm | ナット | ダブルナット |
| 荷重(最小～最大) | 15～32N | ノズ機械強度 | 許容せん断力:2355N |
| 取付方法 | ねじ込(スパナ) | 耐熱温度 | 80℃ |
| 材質 | 本体:SUM22L ノブ:ポリアミド コイルバネ:SUS301 ノズ:SUM22L(HRC58～62) | 質量 | 116g |

ネジ部が短いショートタイプ

ノブを引くとノズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を離すとノズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のインデックスプランジャーです。

ネジ部に逃げ加工を施してあります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

