
 
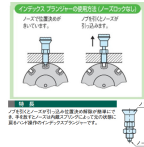


品番：EA948DD-62

品名：M10x 5mm [シングルナット]インデックスプランジヤー



販売価格	1,290円(税抜) / 1,419円(税込)		
カタログ価格	1,290円(税抜) / 1,419円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/04/13 04:57現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1215ページ		

 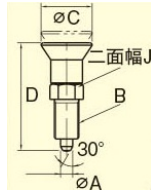


注意事項
このインデックスプランジヤーはプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。

サイズ	推奨取りサイズ
6	深さ2.5
8	深さ2.5
10	深さ2.5
12	深さ2.5
16	深さ2.5
20	深さ2.5

■ノーズ機械強度表

サイズ	許容せん断力(N)
6	212
8	377
10	589
12	848
16	1507
20	2355



仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	NDXN10
用途	位置決め時にノーズ操作が必要な場合に	ねじサイズ	M10
ノーズ径	5mm	ノブ径	21mm
全長	43.5mm	ナット	シングルナット
荷重(最小～最大)	5～12N	ノーズ機械強度	許容せん断力:589N
取付方法	ねじ込み(スパナ)	推奨面取りサイズ	60°面取り/深さ2.5
耐熱温度	80℃	材質	本体:SUM22L ノブ:ポリアミド コイルバネ:SUS301 ノーズ:SUM22L(HRC58～62)
質量	20g		

コストパフォーマンスに優れたタイプ

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を離すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のインデックスプランジヤーです。

※インデックスプランジヤーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.