
 
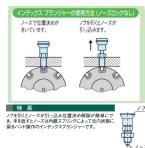


品番 : EA948DD-82

品名 : M10x 5mm [ダブルナット]インデックスプランジャー

 


販売価格	1,590円(税抜) / 1,749円(税込)		
カタログ価格	1,590円(税抜) / 1,749円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2025/12/19 05:18現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1261ページ		

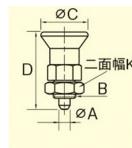

■取付方法
インデックスプランジャーをプレート側面にねじ込んで使用される場合は、プレート側面に面取り(削り)してください。
ノーズ側面は、ノーズ部の面取り(削り)を施さないでください。
ノーズ側面(ノーズドリル)は位置決め用の穴を複数個開けた状態で、ノーズ側面(ノーズドリル)を削り落すと、ノーズが外れてしまう恐れがあります。

■ノーズ機械強度表	
サイズ	許容せん断力(N)
6	212
8	377
10	580
12	848
14	1200
16	1507
20	2355



・試験機構成: プレート上にノーズを取り付け、ビスまたはボルト等で固定した状態で、ノーズ側面に垂直方向に引張り力を加えます。
・試験荷重: ノーズ側面(ノーズドリル)に沿って引張り力を加えた場合の最大荷重を測定します。
・ノーズ側面(ノーズドリル)を削り落すと、ノーズが外れてしまう恐れがあります。

仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	NDXN10W
用途	位置決め時にノーズ操作が必要な場合に	ねじサイズ	M10×1.0
ノーズ径	5mm	ノブ径	21mm
全長	43.5mm	ナット	ダブルナット
荷重(最小～最大)	5～12N	ノーズ機械強度	許容せん断力: 589N
取付方法	ねじ込み(スパナ)	推奨面取りサイズ	60°面取り/深さ2.5
耐熱温度	80°C	材質	本体: SUM22L ノブ: ポリアミド コイルバネ: SUS301 ノーズ: SUM22L(HRC58～62)
質量	26g		

コストパフォーマンスに優れたタイプ

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を離すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のインデックスプランジャーです。

※インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.