
 
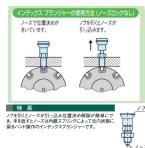


品番 : EA948DD-83

品名 : M12x 6mm [ダブルナット]インデックスプランジャー

 


販売価格	1,740円(税抜) / 1,914円(税込)		
カタログ価格	1,740円(税抜) / 1,914円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2025/12/19 05:17現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1261ページ		

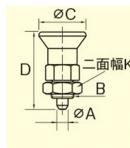

■取付面取り
インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取り(削り)を施してください。

■ノーズ機械強度表	
サイズ	許容せん断力(N)
6	212
8	377
10	580
12	848
14	1200
16	1507
20	2355



・取付面取り(プレート側)の各面が平行で、ビス孔はボルト孔と平行であることを確認して下さい。
・取付面取り(ノーズ側)の各面が平行であることを確認して下さい。
・取付面取り(ノーズ側)の各面が平行であることを確認して下さい。
・ノーズ側の各面が平行であることを確認して下さい。

仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	NDXN12W
用途	位置決め時にノーズ操作が必要な場合に	ねじサイズ	M12×1.5
ノーズ径	6mm	ノブ径	25mm
全長	51.7mm	ナット	ダブルナット
荷重(最小～最大)	6～14N	ノーズ機械強度	許容せん断力:848N
取付方法	ねじ込み(スパナ)	推奨面取りサイズ	60°面取り/深さ3.5
耐熱温度	80°C	材質	本体:SUM22L ノブ:ポリアミド コイルバネ:SUS301 ノーズ:SUM22L(HRC58～62)
質量	39g		

コストパフォーマンスに優れたタイプ

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を離すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のインデックスプランジャーです。

※インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.