


品番：EA948DJ-206

品名：M8 x20mm [半球]ボールキャップスクリュー

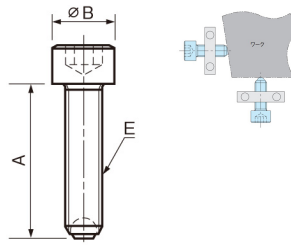

販売価格	420円(税抜) / 462円(税込)		
カタログ価格	420円(税抜) / 462円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/06/12 17:20現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0661ページ		



仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	BCF8X20
ねじサイズ	M8	長さ	20mm
六角穴対辺	6mm	ボール径	φ 5.5mm
ボール形状	半球	材質	本体:SCM435(HRC33~39) ボール:SUJ2(HRC56~67)
質量	13.5g		

半球タイプは面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。

RoHS対応品

※ボールの回転防止はされていません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.