


品番 : EA948DJ-218

品名 : M12x80mm [半球]ボールキャップスクリュー

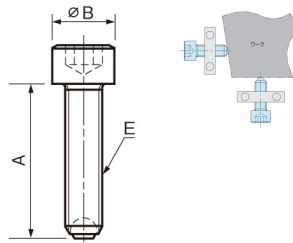

販売価格	605円(税抜) / 666円(税込)		
カタログ価格	605円(税抜) / 666円(税込)		
在庫数	最新在庫: 20 (2026/06/12 19:06現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0661ページ		



仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	BCF12X80
ねじサイズ	M12	長さ	80mm
六角穴対辺	10mm	ボール径	φ 8.7mm
ボール形状	半球	材質	本体:SCM435(HRC33~39) ボール:SUJ2(HRC56~67)
質量	83g		

半球タイプは面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。

RoHS対応品

※ボールの回転防止はされていません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.