


品番 : EA948EC-12

品名 : M12x171mm ねじ付ターンバックル

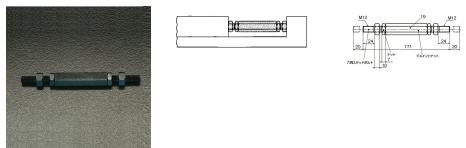

販売価格	4,190円(税抜) / 4,609円(税込)		
カタログ価格	4,190円(税抜) / 4,609円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/02/09 18:52現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1227ページ		



仕様

メーカー	鍋屋バイテック(NBK)	型番	STB-M12
ねじ径	M12×24mm (ピッチ:1.75)	最小全長	171mm
最大全長	211mm	材質	ジョイントナット:SUM22 六角スタッドボルト:S45C(硬度35~45HRC) ナット:SS400
仕上げ	四三酸化鉄皮膜(黒)	重量	290g

チェーンの張り調製、スライドの位置調整などに

両側の六角スタッドボルトのねじ部は、片側が右ねじ、もう片側が左ねじです。

両側の六角スタッドボルトのねじ嵌合長さを同一にして使用してください。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.