
 


品番：EA948ED-3

品名：#50x135mm ローラーチェーン用ターンバックル

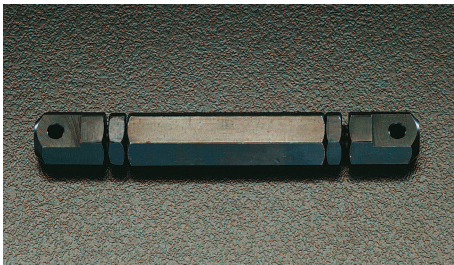

販売価格	2,790円(税抜)／3,069円(税込)		
カタログ価格	2,790円(税抜)／3,069円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/10/27 11:04現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



カタログ訂正

24/02/05 ●材質 誤)ジョイントナット:SUM2LL 正)ジョイントナット:SUM22(No.55 9032)

仕様

メーカー	鍋屋バイテック(NBK)	型番	STR-50
適合チェーン	#50	最小全長	135mm
最大全長	152mm	材質	ジョイントナット:SUM22 取付部:S45C(硬度:35~45HRC) ナット:SS400
仕上げ	四三酸化鉄皮膜(黒)	重量	215g
ローラーチェーンの張り調整に			
両側のローラーチェーンボルトのねじ嵌合長さを同一にしてください。			
ローラーチェーンとの連結にはローラーチェーン用継手リンクまたはオフセットリンクが必要です。			
<使用上の注意> ・ターンバックルを吊り下げ装置に使用される場合は、装置の下に人が入らないように安全対策を講じて下さい。 ・ターンバックルは消耗品です。定期的な点検、交換が必要になります。			
RoHS対応品			

代替品

	品番	EA967EF-50
--	----	------------



コメント #50x154mm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.