
 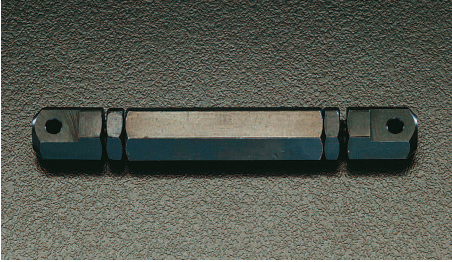


品番：EA948ED-5

品名：#80x201mm ローラーチェーン用ターンバックル

			
販売価格	5,740円(税抜)／6,314円(税込)		
カタログ価格	5,740円(税抜)／6,314円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/08 05:00現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



カタログ訂正

24/02/05 ●材質 誤)ジョイントナット:SUM2LL 正)ジョイントナット:SUM22(No.55 9032)

仕様

メーカー	鍋屋バイテック(NBK)	型番	STR-80
適合チェーン	#80	最小全長	201mm
最大全長	219mm	材質	ジョイントナット:SUM22 取付部:S45C(硬度:35~45HRC) ナット:SS400
仕上げ	四三酸化鉄皮膜(黒)	重量	680g
ローラーチェーンの張り調整に			
両側のローラチェーンボルトのねじ嵌合長さを同一にしてください。			
ローラチェーンとの連結にはローラチェーン用継手リンクまたはオフセットリンクが必要です。			
<使用上の注意> ・ターンバックルを吊り下げ装置に使用される場合は、装置の下に人が入らないように安全対策を講じて下さい。 ・ターンバックルは消耗品です。定期的な点検、交換が必要になります。			
RoHS対応品			

代替品	品番	EA967EF-80
-----	----	------------



コメント #80x244mm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.