
 
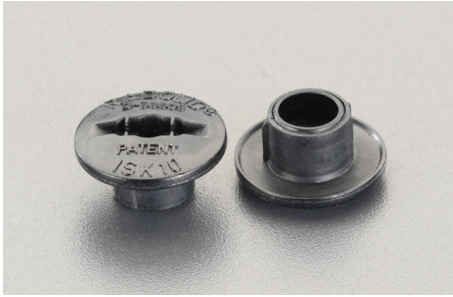
 


品番：EA948GD-41

品名：M8 x13mm スクリューキャップ[20個]

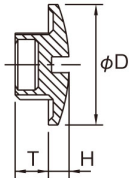

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 905円(税抜) / 996円(税込)          |      |   |
| カタログ価格  | 905円(税抜) / 996円(税込)          |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/07/08 13:01現在) |      |   |
| 商品入数    | 20                           | 販売単位 | 袋 |
| カタログページ | 0661ページ1261ページ               |      |   |



#### 仕様

|      |                    |            |                  |
|------|--------------------|------------|------------------|
| メーカー | イマオコーポレーション        | 型番         | ISK6-1-T4/D13    |
| 幅    | 13mm               | 適用六角穴付きボルト | 呼び:M8<br>二面幅:6mm |
| 耐熱温度 | 長期:160℃<br>短期:220℃ | 材質         | ポリアミド            |
| 質量   | 0.3g               | 入数         | 20個              |

30°回すだけで確実にロックされます。

六角穴付ボルトの六角穴を錆や汚れから守ります。

素手で着脱しないため、安全です。

ドライバーまたは、コインを使ってキャップを30°回すと、3つのエッジが六角穴の側面を圧迫し、強い保持力が生まれ、キャップは確実にロックされます。反対方向に回すと緩み、繰り返し使うことができます。

RoHS対応品

#### 代替品

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
|  | 品番 EA948GD-51<br>コメント 仕様ご確認ください。 |
|--|----------------------------------|

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.