 



品番：EA948GD-44

品名：M14x21mm スクリューキャップ[20個]



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,840円(税抜) / 2,024円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,840円(税抜) / 2,024円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/07/08 13:43現在) | | |
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | 袋 |
| カタログページ | 0661ページ1261ページ | | |

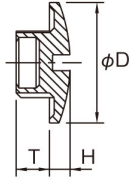

仕様

| | | | |
|------|--------------------|------------|--------------------|
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | ISK12-1-T7/D21 |
| 幅 | 21mm | 適用六角穴付きボルト | 呼び:M14 二面幅:12mm |
| 耐熱温度 | 長期:160℃ 短期:220℃ | 材質 | ポリアミド |
| 質量 | 1.3g | 入数 | 20個 |

30°回すだけで確実にロックされます。

六角穴付ボルトの六角穴を錆や汚れから守ります。

素手で着脱しないため、安全です。

ドライバーまたは、コインを使ってキャップを30°回すと、3つのエッジが六角穴の側面を圧迫し、強い保持力が生まれ、キャップは確実にロックされます。反対方向に回すと緩み、繰り返し使うことができます。

RoHS対応品

代替品

| | |
|--|----------------------------------|
| | 品番 EA948GD-54 コメント 仕様ご確認ください。 |
|--|----------------------------------|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.