
 
 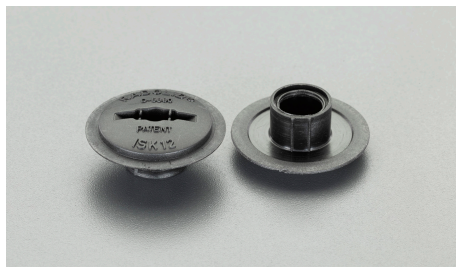


品番：EA948GD-55

品名：M16x30mm スクリューキャップ(20個)



販売価格	2,220円(税抜) / 2,442円(税込)		
カタログ価格	2,220円(税抜) / 2,442円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/10 20:23現在)		
商品入数	20	販売単位	袋
カタログページ	0661ページ1261ページ		



#### 仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	ISK14-2-T8/D30
幅	30mm	適応六角穴付きボルト	呼び:M16 二面幅:14mm
座ぐり穴寸法	径: φ26mm 深さ:17.5mm	耐熱温度	長期:160℃ 短期:220℃
材質	ポリアミド(ブラック)	質量	2.2g
入数	20個		

30°回すだけで確実にロックされます。

六角穴付ボルトの六角穴、座ぐり穴を錆や汚れから守ります。

素手で着脱しないため、安全です。

ドライバーまたは、コインを使ってキャップを30°回すと、3つのエッジが六角穴の側面を圧迫し、強い保持力が生まれ、キャップは確実にロックされます。反対方向に回すと緩み、繰り返し使うことができます。

RoHS対応品

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

