
 
 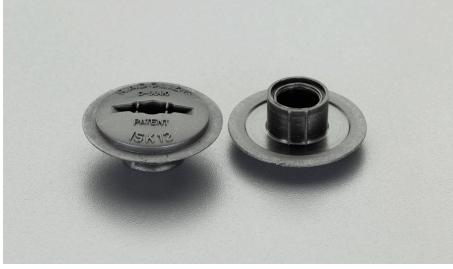


品番：EA948GD-57

品名：M24x43mm スクリューキャップ(10個)



販売価格	2,040円(税抜) / 2,244円(税込)		
カタログ価格	2,040円(税抜) / 2,244円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/06/21 18:28現在)		
商品入数	10	販売単位	袋
カタログページ	0661ページ1261ページ		



仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	ISK19-2-T12/D43
幅	43mm	適応六角穴付きボルト	呼び:M24 二面幅:19mm
座ぐり穴寸法	径:φ40mm 深さ:25.5mm	耐熱温度	長期:160℃ 短期:220℃
材質	ポリアミド(ブラック)	質量	6.1g
入数	10個		

30°回すだけで確実にロックされます。

六角穴付ボルトの六角穴、座ぐり穴を錆や汚れから守ります。

素手で着脱しないため、安全です。

ドライバーまたは、コインを使ってキャップを30°回すと、3つのエッジが六角穴の側面を圧迫し、強い保持力が生まれ、キャップは確実にロックされます。反対方向に回すと緩み、繰り返し使うことができます。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

