



品番：EA948HG-51

品名：51mm 絶縁ゴムブッシング(3個)

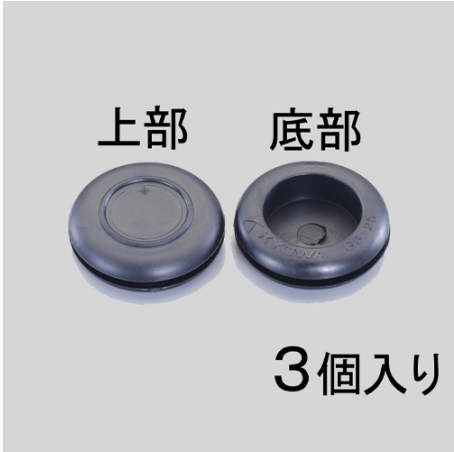

販売価格	1,560円(税抜)／1,716円(税込)		
カタログ価格	1,560円(税抜)／1,716円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/03/24 00:08現在)		
商品入数	3	販売単位	pk
カタログページ	1141ページ		

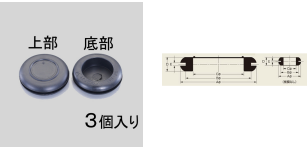

仕様

溝径	φ 51mm	外径	φ 60mm
内径	φ 42mm	厚み	13mm
溝幅	3mm	取付穴径	φ 51mm
材質	高性能熱可塑性エラストマー	入数	3個
アウトレットボックスや配線盤、各種機器等の穴加工部に取り付けることにより、断面のエッジ部からコードやケーブルといった配線を保護します			
高性能熱可塑性エラストマーであるトレックスプレーン製である為、ゴム製品特有の臭いや経年劣化によるブルーム(粉吹き)現象も少なく耐久性・耐候性に良好			
RoHS2対応品			