


品番：EA948JC-23

品名：1000mm[左方向] ハイブリッドスケール(ネジ 止)

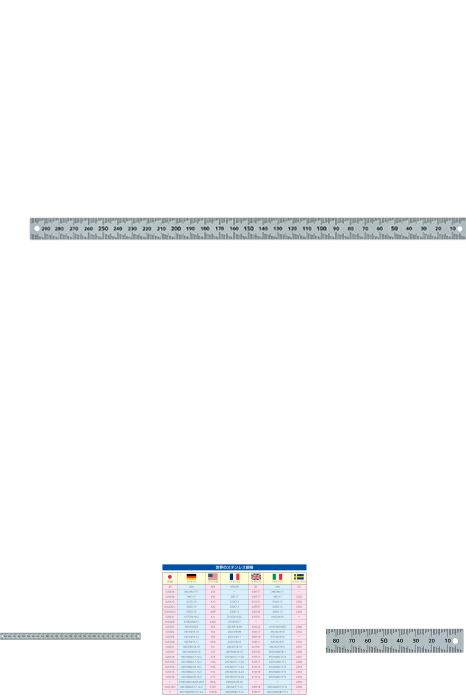

販売価格	9,400円(税抜)／10,340円(税込)		
カタログ価格	9,400円(税抜)／10,340円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2024/05/15 20:36現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1278ページ		

仕様

メーカー	新潟精機	型番	MSR-1000KD
全長(mm)	1000	精度(mm)	±0.30
目盛読取方向	左	目盛	種類: 上下段cm目 ピッチ: 上下段1mm
材質	ステンレス(SUS420J2)	重量	59g
用途	寸法測定に		
ねじ止めタイプ			
右基点目盛です。			
取付穴付です。			
スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。			
1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。			
機械や治具に取り付けて使用できる薄型＆細幅スケールです。			
サビに強いステンレス材です。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

