


品番：EA948JD-15

品名：300mm [左方向/上目盛] スケール(ステンス)

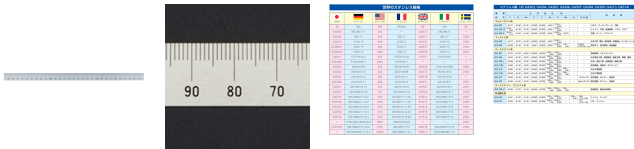

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 4,170円(税抜) / 4,587円(税込) | | |
| カタログ価格 | 4,170円(税抜) / 4,587円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/06/21 18:50現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|---------|-------------------------|-------|-------------------------|
| メーカー | シンワ測定 | 型番 | 14138 |
| 目盛×幅×厚さ | 300×15×0.5mm | 精度 | ±0.15mm ※温度20℃を基準とする |
| 目盛読取方向 | 左 | 目盛ピッチ | 上段右基点1mmピッチ |
| 材質 | ステンレス(SUS420J2) | 用途 | 機械などの取り付けに |
| 注意 | 取り付けには別途両面テープや接着剤が必要です。 | | |

穴なし

接着タイプ

測りやすく正確なマシンスケールは、機械の付加価値を高めます。

シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。

エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。

代替品

| | | |
|--|------|------------|
| | 品番 | EA948J-44 |
| | コメント | アルミ製 200mm |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.