


品番：EA948JD-41

品名：50mm [左方向/下目盛] スケール(ステンス)

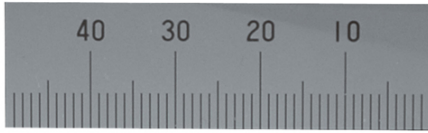

販売価格	1,340円(税抜) / 1,474円(税込)		
カタログ価格	1,340円(税抜) / 1,474円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/12 00:54現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1216ページ		



仕様

メーカー	シンワ測定	型番	14153
精度	±0.20mm ※温度20℃を基準とする	目盛読取方向	左
目盛ピッチ	下段左基点1mmピッチ	材質	ステンレス(SUS420J2)
用途	機械などの取り付けに	注意	取り付けには別途両面テープや接着剤が必要です。

穴なし

接着タイプ

測りやすく正確なマシンスケールは、機械の付加価値を高めます。

シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。

エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.