

 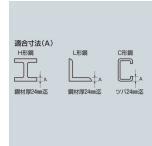


品番 : EA948TA-101

品名 :  $\phi 42.7/48.6\text{mm}$  パイプ用クランプ(固定)

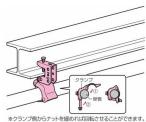

販売価格	1,670円(税抜) / 1,837円(税込)		
カタログ価格	1,670円(税抜) / 1,837円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/12/16 05:50現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1443ページ		



## 仕様

メーカー	未来工業	型番	KSTK-SG
用途	形鋼・アングル材などへの単管の取り付けに使用します	適合パイプ径	$\phi 42.7 \sim \phi 48.6\text{mm}$
許容静荷重	981N(100kgf)	本体サイズ	60×136mm
重量	613g	材質	SPHC(三価クロメートめっき)
単管クランプ(形鋼用)			
$\phi 48.6\text{mm}$ 、 $\phi 42.7\text{mm}$ 兼用			
ボルトナットを緩めることでクランプを回転できます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.