
 
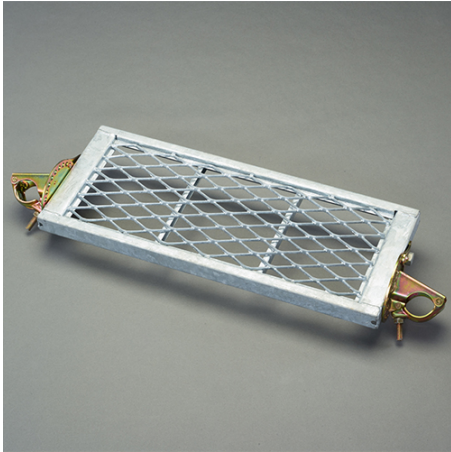


品番：EA948TA-41

品名：250x620mm 自在ステップ° (全回転式/エキスパンட்メタル)



販売価格	11,500円(税抜) / 12,650円(税込)		
カタログ価格	11,500円(税抜) / 12,650円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/05/05 14:47現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1394ページ		

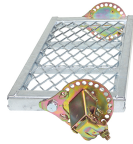

仕様

外寸	802×250×120mm	踏板サイズ	620×250mm
クランプ芯間	728mm	使用荷重	130kg
適合支柱外径	φ48.6単管専用	材質	踏板:スチール(ドブメッキ) 金具:スチール(クロメートメッキ)
重量	4.3kg		

φ48.6単管パイプと組み合わせ、仮設階段としてお使いください。

建設現場はもちろん、各種イベント、大型機械などにも

現場に合わせて、角度が15°毎に調節可能

階段の中間部でも着脱でき、組立・補修が容易。

保管・運搬にスペースを取りません。

取付金具の外周に突起が無く、ひっかかりにくい構造。

21mmのスパナ1本で角度調節が可能です。

※角度調節が終わったら左右のボルト、ナットを確実に締めてください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

