


品番 : EA948TF-10A

品名 : 48.6mm パイプジョイント(コ-ナ-Y継ぎ)

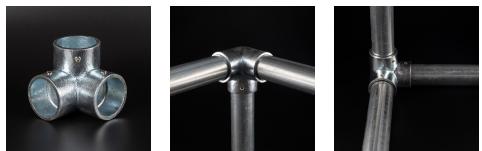

販売価格	2,570円(税抜) / 2,827円(税込)		
カタログ価格	2,570円(税抜) / 2,827円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/18 20:57現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

適用パイプ	48.6mm	サイズ	90×90×90mm
重量	約915g	材質	ダクタイル(FCD450)
表面処理	溶融亜鉛メッキ+電解亜鉛メッキ	止めビス	ステンレスビス(M8-8mm)
締付工具	六角レンチ(4mm)		

単管パイプ ϕ 48.6mm用ジョイント金具
肉厚1.8・2.5mmどちらのパイプにも使用可能

屋外専用シリーズ

溶融亜鉛メッキによる優れた耐食性と、電解亜鉛メッキ処理による美しい仕上がりを両立

固定用ビス締付後、ビス頭が金具の面と揃うため、スマートで意匠性の高い仕上がりを実現

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.