 



品番：EA948TF-123

品名：パイプジョイント(φ150キャスター/ゴム/コーナー型)



販売価格	9,880円(税抜) / 10,868円(税込)		
カタログ価格	9,880円(税抜) / 10,868円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/10 20:34現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	1397ページ		

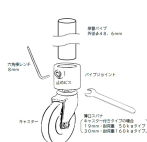

仕様

仕様	自在ストッパー無	耐荷重	163kg
車輪径	150mm	取付高	194mm(キャスターのみ)
取付ねじサイズ	M20×P2.5mm	材質	パイプジョイント:ダクタイル(ダクロメッキ) キャスター金具:スチール(ユニクロメッキ)
車輪材質	ゴム		


単管パイプφ48.6mm用

コーナー型

組立時は30mm薄口スパナをご利用下さい。

※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。

代替品

	品番 EA948TF-128A コメント ブレーキ付
--	-------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.