


品番：EA948TF-128

品名：パイプジョイント(φ150ブレーキキャスター/ゴム/コーナー型)

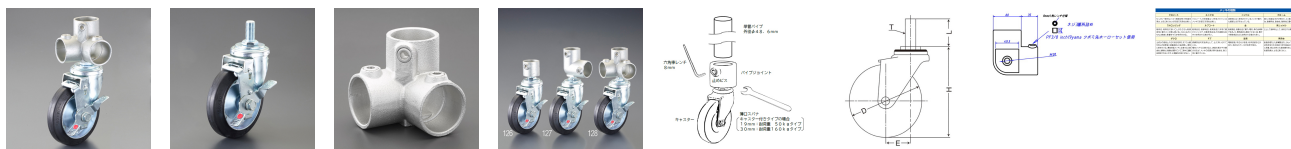

販売価格	10,600円(税抜) / 11,660円(税込)		
カタログ価格	10,600円(税抜) / 11,660円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/10 21:58現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	1397ページ		



仕様

仕様	自在ストッパー付	耐荷重	163kg
車輪径	150mm	取付高	194mm(キャスターのみ)
取付ねじサイズ	M20×P2.5mm	材質	パイプジョイント:ダクタイル(ダクロメッキ) キャスター金具:スチール(ユニクロメッキ)
車輪材質	ゴム		
単管パイプφ48.6mm用			
コーナー型			
組立時は30mm薄口スパナをご利用下さい。			
※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。			

代替品

	品番 EA948TF-128A コメント
--	-------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.